

## Fragebogen für Antriebszahnketten

### Absender:

Firma:  
Firma:  
Straße:  
Land/PLZ/Ort:  
Telefon:  
Telefax:  
Anforderer:

### Empfänger:

Rexroth Mecman GmbH  
Antriebstechnik Zahnkette  
Zur Dessel 14  
31028 Gronau  
Telefon: 05182/587-0  
**Telefax: 05182 / 587- 30**

Datum:

### Einsatzfall:

### Triebanordnung:

 
 


1

2

3

4

5

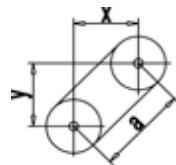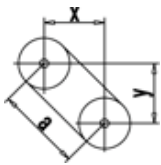

Antrieb =  oben  links  
=  unten  rechts  
P = [kW]  
Mmax. = [Nm]  
bei n = [min<sup>-1</sup>]  
n max. = [min<sup>-1</sup>]

Drehrichtung:  rechts  
 links  
a = [mm]  
 $\Delta a$  = [mm] Nachstellbarkeit  
x = [mm]  
y = [mm]

### Zahnkettenräder:

Drehzahl  
Breite  
Durchmesser  
Wellendurchmesser  
Nut nach DIN 6885  
Nabenlänge

### treibendes Rad

= [min<sup>-1</sup>]  
= [mm]  
= [mm]  
= [mm]  
=   
= [mm]

### getriebenes Rad

[min<sup>-1</sup>]  
[mm]  
[mm]  
[mm]  
  
[mm]

Antriebsmaschine:

Diesel

Hydraulik

E-Motor

Betriebsart:

Gleichförmig

Reversierend

Sanftanlauf

Stoßfaktor

[°] Bei Positionierantrieb zul. Winkelabweichung

[h] Betriebsstunden täglich

[h] Gewünschte Lebensdauer

Einbauart:

Offen

Geschlossenes Gehäuse

Schutzhaube

Schmierung:

Fettschmierung

Tauchschmierung

Ölumlaufl

Bedarf:

Einzelfall

Serienbedarf:

Stück/Jahr

Neuprojekt

Ersatz für:

Sonstige Angaben:

(ggfs. Prinzipskizze einsenden)