

Typenschlüssel : Antriebsregelgerät

# HDS03.2

digitales Antriebsregelgerät, einachsrig

**INN 42.60-03-02**  
2000-05-29


Kurztext-Spalte	Grundgerät										Konfiguration <sup>①</sup>																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Beispiel:	H	D	S	0	3	.	2	-	W	0	7	5	N	-	H	S	0	1	-	0	1	-	F	W							

- 1. Produktgruppe**  
1.1 HDS..... = HDS
- 2. Baureihe**  
2.1 3 ..... = 03
- 3. Ausführung**  
3.1 2 ..... = 2
- 4. Kühlart**  
4.1 Luft, intern (durch eingebauten Lüfter) = W
- 5. Typenstrom**  
5.1 75 A ..... = 075  
5.2 100 A ..... = 100
- 6. Sonstige Ausführung**  
6.1 keine ..... = N
- 7. Regelgerätefamilie**  
7.1 DIAX04 ..... = H
- 8. Führungskommunikation**  
8.1 ANALOG interface ..... = A  
8.2 SERCOS interface ..... = S, T
- 9. Funktionskennzahl**  
wird von Indramat festgelegt und dokumentiert.  
9.1 z.B. 1 ..... = 01
- 10. Version der Funktionskennzahl**  
wird von Indramat festgelegt und dokumentiert.  
10.1 z.B. 1 ..... = 01
- 11. Firmware**  
11.1 Kennzeichnung, daß Firmware als separate Unterposition bestellt werden muß ..... = FW

**Bemerkung:**

- ① gültige Konfiguration siehe BBS-Liste  
"Markteinführung neuer Konfigurationen - DIAX"

Bildbeispiel: HDS03.2

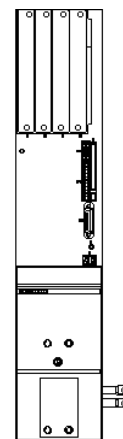

"Schutzvermerk DIN 34 beachten" - "Copyright reserved"

Dok: INN-42-60-T03-02-M04-HDS.fh8



