
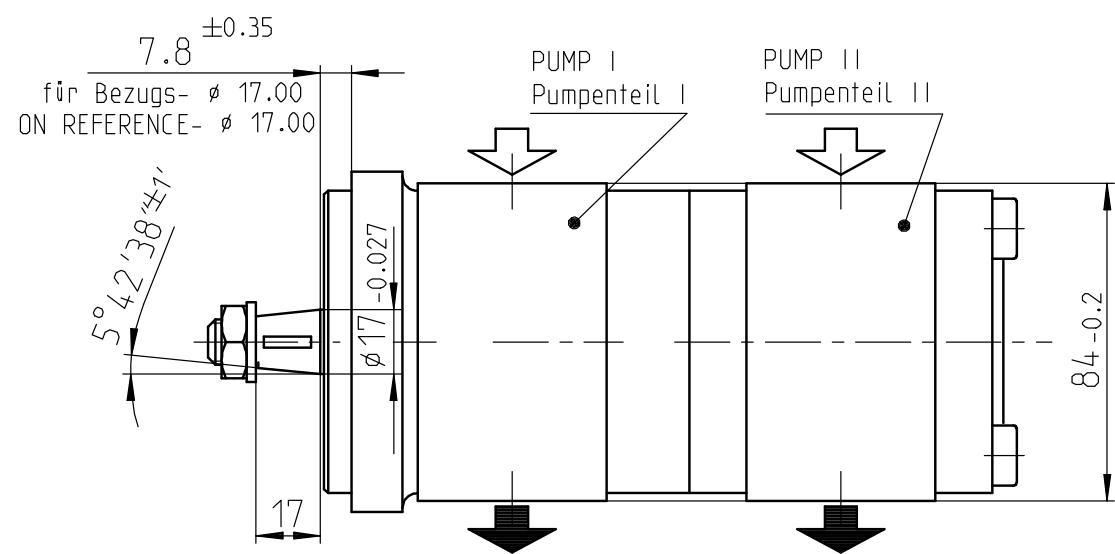
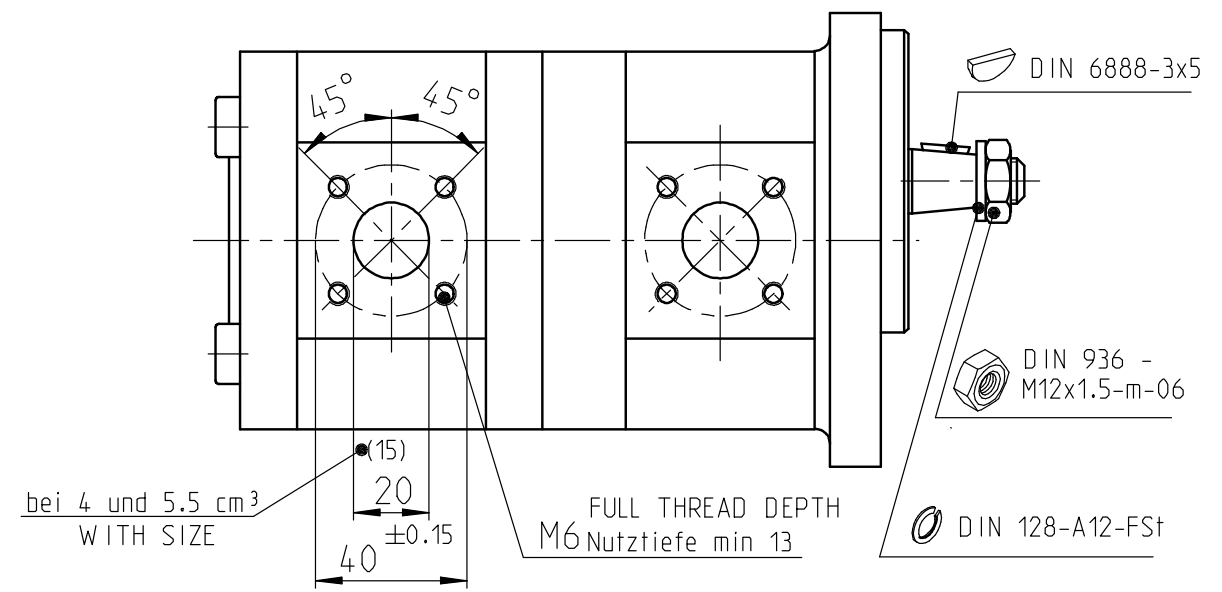
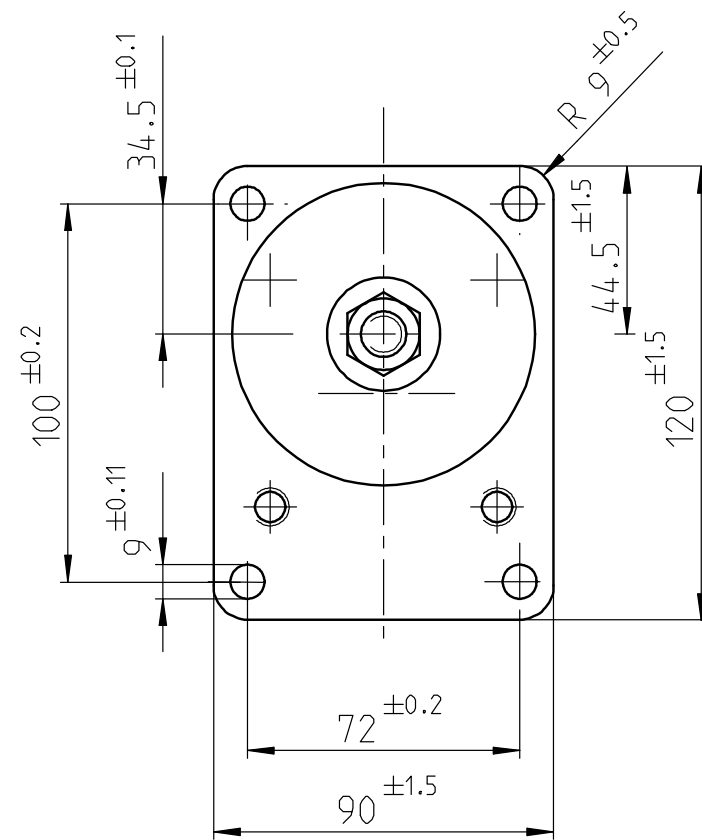


© This document, as well as the data, specifications and other information set forth in it, are the exclusive property of Bosch Rexroth AG. It may not be reproduced or given to third parties without its consent.

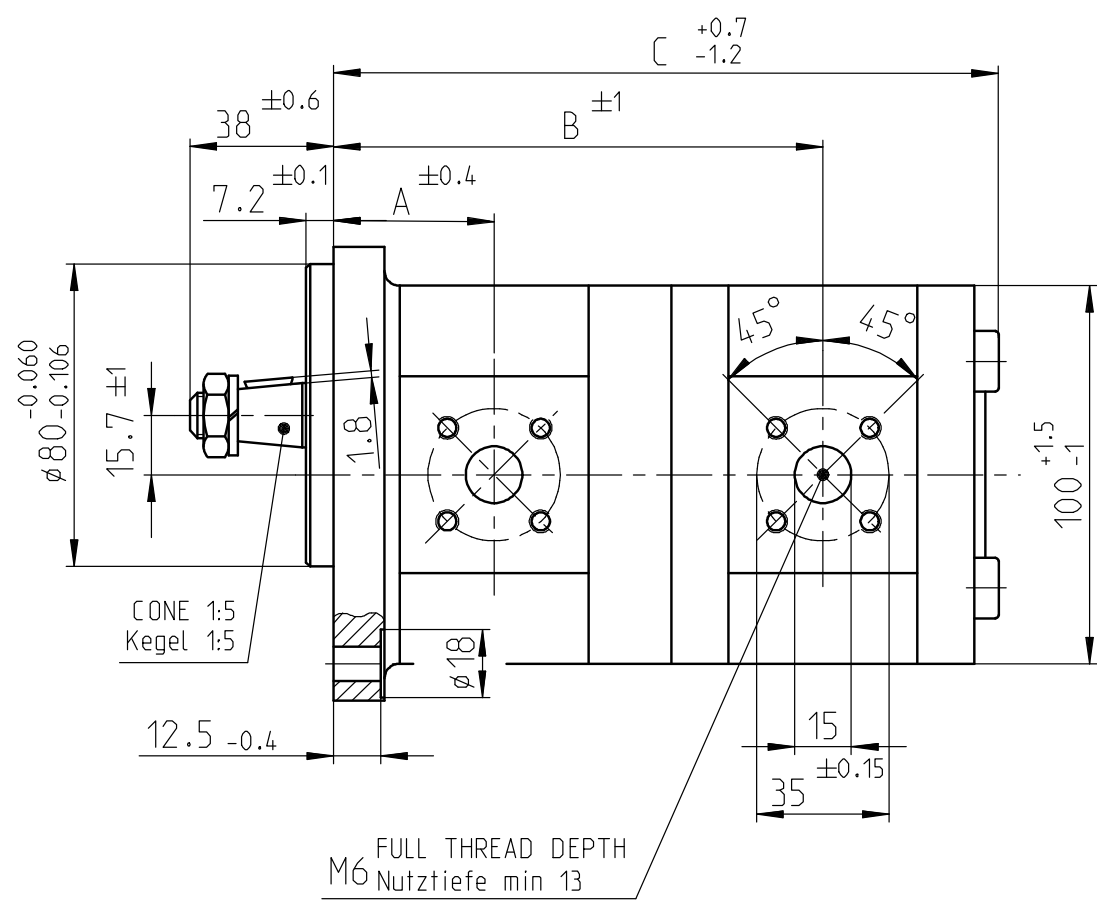

HINWEISE UND ANGABEN

Betriebsbedingungen siehe Y 510 201 598

Die Darstellung zeigt eine rechtsdrehende Pumpe (Auf Antriebswelle gesehen).
Bei linksdrehender Pumpe ist Druck- und Sauganschluß vertauscht.
Die Pumpe darf nur in angegebener Drehrichtung drehen.

Alle Anschlüsse für Transport und Lagerung staubdicht verschlossen, z.B. mit Kunststoffstopfen

*: max. Druck (siehe Kenngrößen PKT. 3.1)


ADDITIONAL INFORMATION




WORKING CONDITIONS SEE Y 510 201 598

CW ROTATION SHOWN.
CCW ROTATION PUMPS HAVE PRESSURE AND SUCTION PORT
ON OPPOSITE SIDE. PUMP MUST BE DRIVEN IN PROPER DIRECTION ONLY.

ALL OIL PORTS CLOSED PROPERLY AGAINST DUST FOR TRANSPORT AND STORAGE, E.G. WITH PLASTIC CLOSURE CAPS.

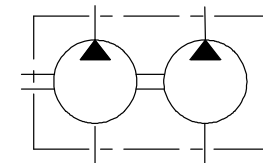*: MAX. PRESSURE (SEE CHARACTERISTIC, SECTION 3.1)

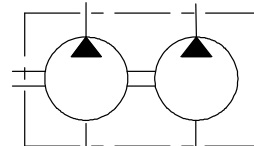


						all linear dimensions in/ Alle Längenmasse in		mm											
						drawing standard/ Zeichnungsstandard		ISO Standard											
						hist. document no./ Hist. Dokumentnr.		14-15 0844524											
AE -- 20170317 hsi7kor PJU6KOR len2si 7930 DC-MA/EPE 51 MAEPE 1233																			
AA -- 19960511 MG MG MG 7930 DC-MA/EPE Erstellt																			
Ind. Change/Aend.				YYYYMMDD		Drawn/Gez.		Released/Bepr.		Releas./Freig.		BWN Resp. dept./Verantw. Abt.		Add. info./Zus. Info.					
Lang./Spr. EN/DE		Syst. PE		Wght./Gew. Scale/Massstab 1:2				HY GEAR PUMP AZPFF HY-ZÄHNRADPUMPE						Sheet/Bll. 1/2					
		•		OFFER DRAWING ANGEBOTSZEICHN.						Doc.type AGZ		RA56361307		DP/TD 001		Ind. AE		Format A2	
				MNR				Repl. for				Repl. by							

工	工
RA56361307 / A510844524 / AE.2 / MODEL NAME / DRAFT / AE.2	


 
© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document, as well as the data, specifications and other information set forth in it, are the exclusive property of Bosch Rexroth AG. It may not be reproduced or given to third parties without its consent.

	0 510 900 056	AZPFF-11-022/022LCB2020MB	Links	22.5	22.5	2500	210	180	55.1	167.2	225.2	
	0 510 900 038	AZPFF-11-022/022RCB2020MB	rechts	22.5	22.5	2500	210	180	55.1	167.2	225.2	
	0 510 900 041	AZPFF-11-022/016LCB2020MB	Links	22.5	16	2500	210	230	55.1	159.6	214.8	
	0 510 900 037	AZPFF-11-022/016RCB2020MB	rechts	22.5	16	2500	210	230	55.1	159.6	214.8	
	0 510 900 048	AZPFF-11-022/014LCB2020MB	Links	22.5	14	2500	210	280	55.1	159.6	211.4	
	0 510 900 058	AZPFF-11-022/014RCB2020MB	rechts	22.5	14	2500	210	280	55.1	159.6	211.4	
	0 510 900 054	AZPFF-11-022/011RCB2020MB	rechts	22.5	11	2500	210	280	55.1	159.1	206.4	
	0 510 900 057	AZPFF-11-022/008LCB2020MB	Links	22.5	8	2500	210	280	55.1	155.3	201.4	
	0 510 900 040	AZPFF-11-022/008RCB2020MB	rechts	22.5	8	2500	210	280	55.1	155.3	201.4	
	0 510 900 055	AZPFF-11-022/005LCB2020MB	Links	22.5	5.5	2500	210	280	55.1	153.2	197.3	
	0 510 900 045	AZPFF-11-022/005RCB2020MB	rechts	22.5	5.5	2500	210	280	55.1	153.2	197.3	
	0 510 900 050	AZPFF-11-022/004RCB2020MB	rechts	22.5	4	2500	210	280	55.1	152	194.8	
	0 510 900 034	AZPFF-11-019/019LCB2020MB	Links	19	19	3000	230	210	47.5	154.2	214.4	
	0 510 900 025	AZPFF-11-019/019RCB2020MB	rechts	19	19	3000	230	210	47.5	154.2	214.4	
	0 510 900 033	AZPFF-11-019/016LCB2020MB	Links	19	16	3000	230	230	47.5	154.2	209.4	
	0 510 900 026	AZPFF-11-019/016RCB2020MB	rechts	19	16	3000	230	230	47.5	154.2	209.4	
	0 510 900 053	AZPFF-11-019/014LCB2020MB	Links	19	14	3000	230	280	47.5	154.2	206	
B 510 844 007	0 510 665 195	AZPFF-11-019/014RCB2020MB	rechts	19	14	3000	230	280	47.5	154.2	206	
	0 510 900 032	AZPFF-11-019/011LCB2020MB	Links	19	11	3000	230	280	47.5	153.7	201	
	0 510 900 052	AZPFF-11-019/011RCB2020MB	rechts	19	11	3000	230	280	47.5	153.7	201	
	0 510 900 031	AZPFF-11-019/008LCB2020MB	Links	19	8	3000	230	280	47.5	149.9	196	
	0 510 900 047	AZPFF-11-019/008RCB2020MB	rechts	19	8	3000	230	280	47.5	149.9	196	
	0 510 900 027	AZPFF-11-019/005RCB2020MB	rechts	19	5.5	3000	230	280	47.5	147.8	191.9	
	0 510 900 043	AZPFF-11-019/004LCB2020MB	Links	19	4	3000	230	280	47.5	146.6	189.4	
	0 510 900 049	AZPFF-11-019/004RCB2020MB	rechts	19	4	3000	230	280	47.5	146.6	189.4	
	0 510 900 030	AZPFF-11-016/016LCB2020MB	Links	16	16	3000	280	230	47.5	149.2	204.4	
	0 510 900 024	AZPFF-11-016/016RCB2020MB	rechts	16	16	3000	280	230	47.5	149.2	204.4	
	0 510 900 061	AZPFF-11-016/014RCB2020MB	rechts	16	14	3000	280	280	47.5	149.2	201	
	0 510 900 029	AZPFF-11-016/011LCB2020MB	Links	16	11	3000	280	280	47.5	148.7	196	
	0 510 900 023	AZPFF-11-016/011RCB2020MB	rechts	16	11	3000	280	280	47.5	148.7	196	
	0 510 900 035	AZPFF-11-016/008LCB2020MB	Links	16	8	3000	280	280	47.5	144.9	191	
	0 510 900 022	AZPFF-11-016/008RCB2020MB	rechts	16	8	3000	280	280	47.5	144.9	191	
	0 510 900 028	AZPFF-11-016/005LCB2020MB	Links	16	5.5	3000	280	280	47.5	142.8	186.9	
	0 510 900 059	AZPFF-11-016/004LCB2020MB	Links	16	4	3000	280	280	47.5	141.6	184.4	
	0 510 900 021	AZPFF-11-016/004RCB2020MB	rechts	16	4	3000	280	280	47.5	141.6	184.4	
B 510 844 025	0 510 565 480	AZPFF-11-014/014LCB2020MB	Links	14	14	3000	280	280	47.5	145.8	197.6	
	0 510 900 014	AZPFF-11-014/014RCB2020MB	rechts	14	14	3000	280	280	47.5	145.8	197.6	
	0 510 900 019	AZPFF-11-014/011LCB2020MB	Links	14	11	3000	280	280	47.5	145.3	192.6	
	0 510 900 013	AZPFF-11-014/011RCB2020MB	rechts	14	11	3000	280	280	47.5	145.3	192.6	
	0 510 900 020	AZPFF-11-014/008LCB2020MB	Links	14	8	3000	280	280	47.5	141.5	187.6	
	0 510 900 011	AZPFF-11-014/008RCB2020MB	rechts	14	8	3000	280	280	47.5	141.5	187.6	
	0 510 900 060	AZPFF-11-014/005RCB2020MB	rechts	14	5.5	3000	280	280	47.5	139.4	183.5	
	0 510 900 036	AZPFF-11-014/004LCB2020MB	Links	14	4	3000	280	280	47.5	138.2	181	
	0 510 900 018	AZPFF-11-011/011LCB2020MB	Links	11	11	3500	280	280	47	140.3	187.6	
	0 510 900 039	AZPFF-11-011/011RCB2020MB	rechts	11	11	3500	280	280	47	140.3	187.6	
	0 510 900 016	AZPFF-11-011/008LCB2020MB	Links	11	8	3500	280	280	47	136.5	182.6	
	0 510 900 044	AZPFF-11-011/008RCB2020MB	rechts	11	8	3500	280	280	47	136.5	182.6	
	0 510 900 017	AZPFF-11-011/005LCB2020MB	Links	11	5.5	3500	280	280	47	134.4	178.5	
	0 510 900 046	AZPFF-11-011/005RCB2020MB	rechts	11	5.5	3500	280	280	47	134.4	178.5	
	0 510 900 015	AZPFF-11-011/004LCB2020MB	Links	11	4	3500	280	280	47	133.2	176	
	0 510 900 012	AZPFF-11-011/004RCB2020MB	rechts	11	4	3500	280	280	47	133.2	176	
	0 510 900 042	AZPFF-11-008/016RCB2020MB	rechts	8	16	3000	280	230	43.2	135.8	191	
	0 510 900 010	AZPFF-11-008/008LCB2020MB	Links	8	8	4000	280	280	43.2	131.5	177.6	
	0 510 900 006	AZPFF-11-008/008RCB2020MB	rechts	8	8	4000	280	280	43.2	131.5	177.6	
	0 510 900 009	AZPFF-11-008/005LCB2020MB	Links	8	5.5	4000	280	280	43.2	129.4	173.5	
	0 510 900 007	AZPFF-11-008/005RCB2020MB	rechts	8	5.5	4000	280	280	43.2	129.4	173.5	
	0 510 900 008	AZPFF-11-008/004LCB2020MB	Links	8	4	4000	280	280	43.2	128.2	171	
	0 510 900 051	AZPFF-11-008/004RCB2020MB	rechts	8	4	4000	280	280	43.2	128.2	171	
	0 510 900 004	AZPFF-11-005/005LCB2020MB	Links	5.5	5.5	4000	280	280	41.1	125.3	169.4	
	0 510 900 003	AZPFF-11-005/005RCB2020MB	rechts	5.5	5.5	4000	280	280	41.1	125.3	169.4	
	0 510 900 005	AZPFF-11-005/004LCB2020MB	Links	5.5	4	4000	280	280	41.1	124.1	166.9	
	0 510 900 002	AZPFF-11-004/004LCB2020MB	Links	4	4	4000	280	280	39.9	121.6	164.4	
	B 510 244 132	AZPFF-11-004/004RCB2020PB	rechts	4	4	4000	280	280	39.9	121.6	164.3	
	0 510 900 001	AZPFF-11-004/004RCB2020MB	rechts	4	4	4000	280	280	39.9	121.6	164.4	

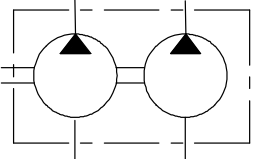

all linear dimensions in/ Alle Laengenmasse in		mm
drawing standard/ Zeichnungsstandard	ISO Standard	
hist. document no./ Hist. Dokumentnr.	14: AS 0844524	

AE --		20170317		hsi7kor		PJU6KOR		len25170317		7930 DC-MA/EPE		51 MAEPE 1233					
AA --		19960511		MG		MG		7930 DC-MA/EPE		Erstellt							
Ind. Change/Aend.		YYYYMMDD		Drawn/Gez.		Checked/Prüf.		Releas./Freig.		BWN Resp. dept./Verantw. Abt.		Add. info./Zus. Info.					
Lang./Spr.		Syst. PE		Wght./Gew.		 Rexroth Bosch Group		HY GEAR PUMP AZPFF		Doc.type		DP/TD		Ind.		Format	
EN/DE								HY-ZAHNRADPUMPE									
		Scale/1:2						AGZ		RA56361307							
MNR						OFFER DRAWING		Repl. for		Repl. by		001		AE		A2	
						ANGEBOTSZEICHN.											