
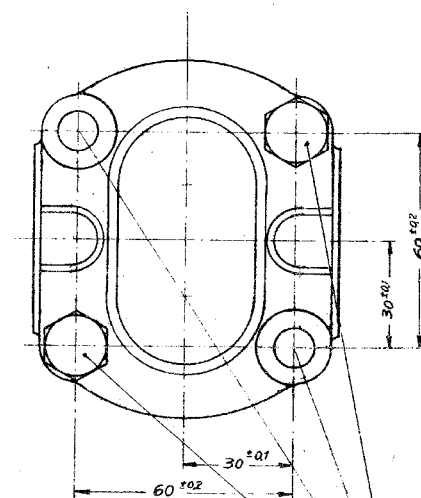


A 510 250 092



Kosten nicht voll belast. Kunden		
antraglos	eingetrags	antraglos

Erkennung der ISA-Zustände		
Maßnahme	ISA	Abschafe
Über	Zustand	

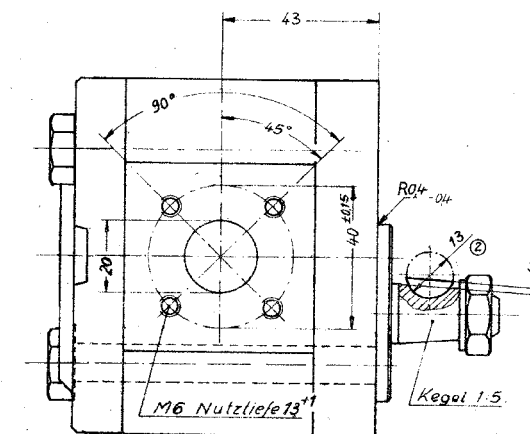

③
Anzugsmoment für alle (4x)
Pumpenschrauben 40 + 5 Nm
(Gewinde eingefettet)

Sechskantmutter M12x1,5 DIN 936
Anzugsmoment 50 + 10 Nm ③
Federring B12 DIN 127
Scheibenfeder 3x5 DIN 6888

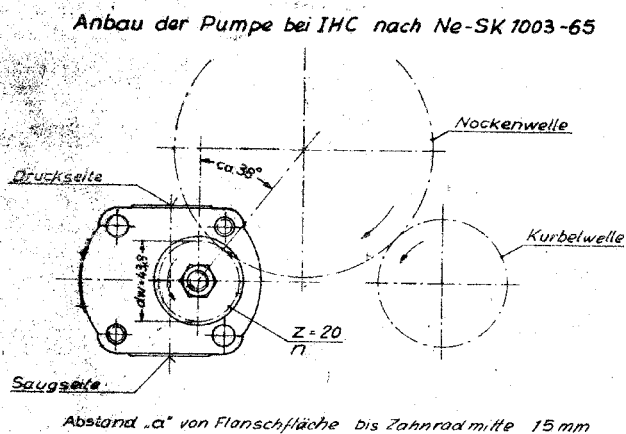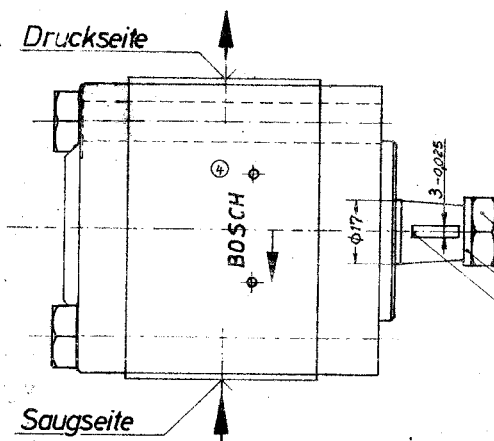[illegible]

AS10 230 092

16 Nr. 1	Such	Teil	
K6/15HPT 1:2,53 Pico	Gewicht: 2,8 kg	Diese Zeichnung ist ausschließlich zum Eigengebrauch. Daneben besteht eine Verpflichtung, diese Zeichnung nicht für sonstige Zwecke, insbesondere zum Verkauf, zur Verfügung zu stellen. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung unser Gebahren nicht zurückzugeben.	ROBERT BOSCH AG STUTTGART
ggr: norm: gr:	Bezeichnung: Hydro - zahnradpumpe	A 510 250 092	
Handbuch	Erste Nennschwindigkeit: Antriebsleistung:	Anzahl St.	